

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Befestigungsloch

Artikelnummer: 1488261

**OBO**  
BETTERMANN



Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.

CE UK  
CA

Stahl  
Zinklamelle

Stammdaten	
Artikelnummer	1488261
Typ	SCVH 1,5-4
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Befestigungsloch
Hersteller	OBO
Dimension	1,5-4mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,35 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Befestigungsloch

Artikelnummer: 1488261

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

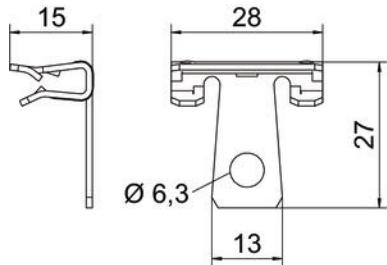

Länge	27 mm
Breite	28 mm
Höhe	15 mm
Maß L	27 mm
Maß W	28 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Loch
Befestigungsart	klemmen
Befestigungsloch	6,5 mm
Bruchlast	0,45 kN
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1,5 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein