

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Befestigungsloch

Artikelnummer: 1488265



Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.



CE UK  
CA

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488265
Typ	SCVH 10-15
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Befestigungsloch
Hersteller	OBO
Dimension	10-15mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Befestigungsloch

Artikelnummer: 1488265

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

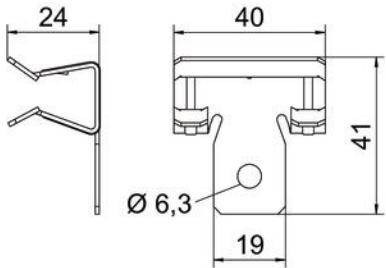

Länge	41 mm
Breite	40 mm
Höhe	24 mm
Maß L	41 mm
Maß W	40 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Loch
Befestigungsart	klemmen
Befestigungsloch	6,5 mm
Bruchlast	0,95 kN
Flanschdicke F max.	15 mm
Flanschdicke F min.	10 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein