

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme

Artikelnummer: 1488321

OBO
BETTERMANN

Trägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen.
Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.



CE UK
CA

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488321
Typ	SCTR 4-10 M6
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Gewindestange M6
Hersteller	OBO
Dimension	4-10mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme

Artikelnummer: 1488321

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

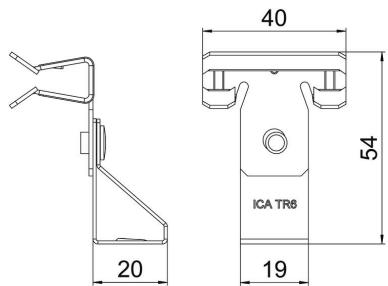

Länge	54 mm
Breite	40 mm
Höhe	43 mm
Maß L	54 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Gewinde
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast	0,65 kN
Flanschdicke F max.	10 mm
Flanschdicke F min.	4 mm
Gewinde metrisch	6
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein