

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488365



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.



CE UK  
CA

St Stahl

ZL Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488365
Typ	SCHPC 10-15 D32
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme 30-32 mm
Hersteller	OBO
Dimension	10-15mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich


Artikelnummer: 1488365

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

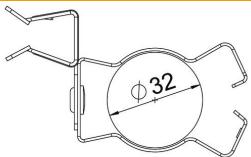

Länge	81 mm
Breite	40 mm
Höhe	51 mm
Maß L	81 mm
Maß W	40 mm

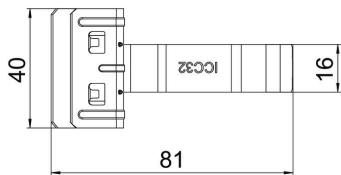

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast	0,45 kN
Flanschdicke F max.	15 mm
Flanschdicke F min.	10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	32 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	30 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein