


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Artikelnummer: 1488381

OBO
BETTERMANN

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.

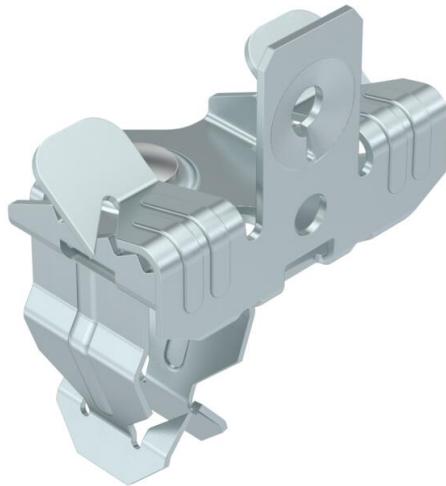

CE UK
CA

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488381
Typ	SCVPO 3-7 D20
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme unten 20 mm
Hersteller	OBO
Dimension	3-7mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Artikelnummer: 1488381

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

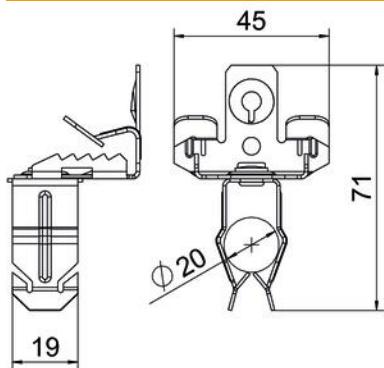

Länge	71 mm
Breite	45 mm
Höhe	39 mm
Maß L	71 mm
Maß W	45 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast	0,11 kN
Flanschdicke F max.	7 mm
Flanschdicke F min.	3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	22 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	18 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein