


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Artikelnummer: 1488383



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.

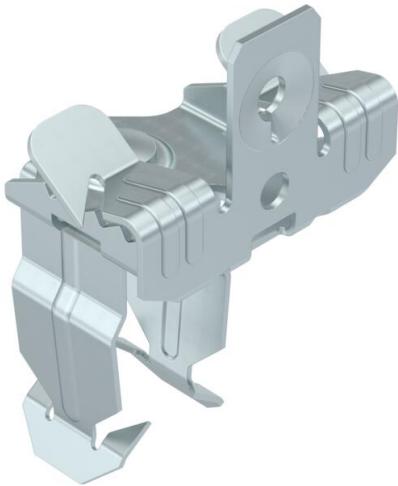

CE UK
CA

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 1488383 |
| Typ | SCVPO 3-7 D25 |
| Bezeichnung 1 | Trägerklammer |
| Bezeichnung 2 | mit Rohraufnahme unten 25 mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 3-7mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1488383

Abmessungen

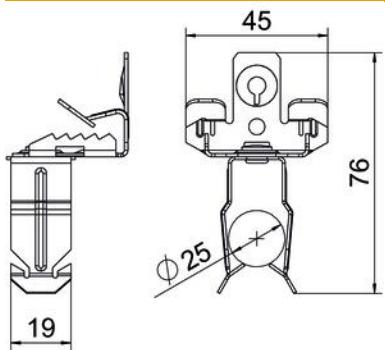

| | |
|--------|-------|
| Länge | 76 mm |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 39 mm |
| Maß L | 76 mm |
| Maß W | 45 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------|
| Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
| Befestigungsart | klemmen |
| Bruchlast | 0,11 kN |
| Flanschdicke F max. | 7 mm |
| Flanschdicke F min. | 3 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 30 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 22 mm |
| Scharnier justierbar | nein |
| Scharnierend | nein |