

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488411



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.



CE UK
CA

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488411
Typ	SCHPO 1,5-4 D20
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme 20 mm
Hersteller	OBO
Dimension	1,5-4mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich


Artikelnummer: 1488411

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

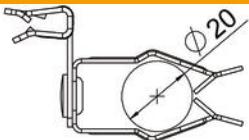

Länge	53 mm
Breite	28 mm
Höhe	31 mm
Maß L	53 mm
Maß W	28 mm

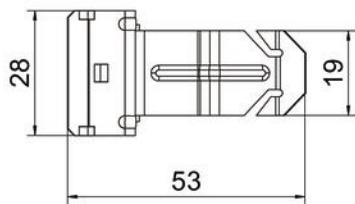

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast	0,11 kN
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	22 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	18 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein