

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488451



Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.



CE UK  
CA

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten	
Artikelnummer	1488451
Typ	SCC 1-4 D5,5
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 4,5-5,5mm
Hersteller	OBO
Dimension	1-4mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488451



### Abmessungen

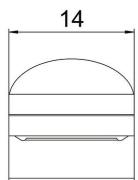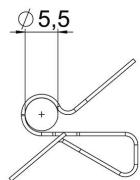

Länge	15 mm
Breite	14 mm
Höhe	14 mm
Maß W	14 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	4 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein