


Technisches Datenblatt

Aufnahmestück für Trägerklammer SCC

Artikelnummer: 1488611

OBO
BETTERMANN

Adapter zur Aufnahme von Trägerklammern Typ SCC (Flanschdicke 1-4 mm).
Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.

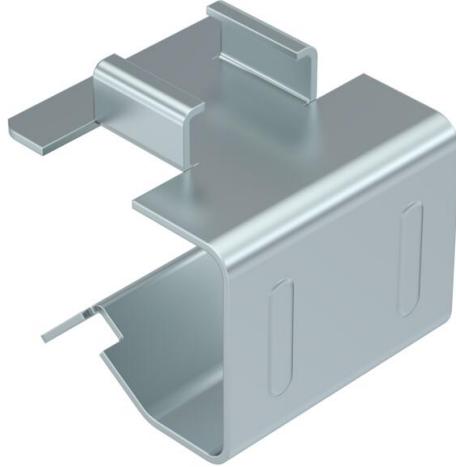

CE UK
CA

Stahl
Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488611
Typ	SCCA 16-20
Bezeichnung 1	Aufnahmestück
Bezeichnung 2	für Trägerklammer SCC 1-4
Hersteller	OBO
Dimension	16-20mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Aufnahmestück für Trägerklammer SCC


Artikelnummer: 1488611

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

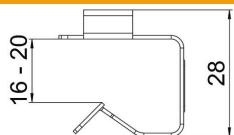

Länge	28 mm
Breite	28 mm
Höhe	28 mm
Maß L	14 mm

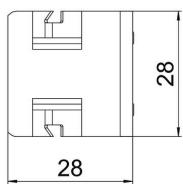

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	sonstige
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	20 mm
Flanschdicke F min.	16 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein