


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Artikelnummer: 1488621



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.

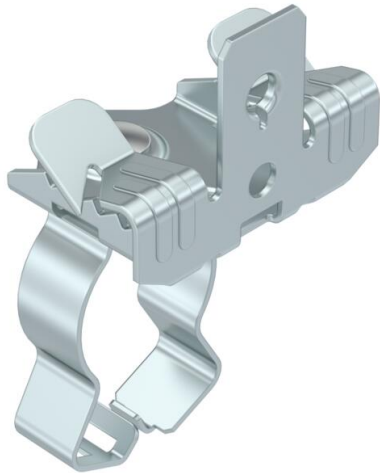

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488621
Typ	SCVPC 3-7 D25
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme unten 20-25mm
Hersteller	OBO
Dimension	3-7mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Artikelnummer: 1488621



Abmessungen

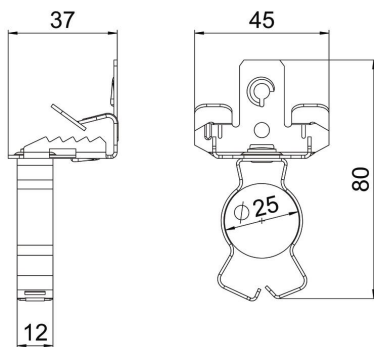

Länge	81 mm
Breite	45 mm
Höhe	37 mm
Maß L	80 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast	0,45 kN
Flanschdicke F max.	7 mm
Flanschdicke F min.	3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	25 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	20 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein