

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten A 11, EcoLine

Artikelnummer: 2000344



Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.  
Klemmdeckel.

Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm

Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm

Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug



Polyethylen Eco

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2000344                               |
| Typ                                             | A 11 ECO                              |
| Bezeichnung 1                                   | Kabelabzweigkasten                    |
| Lieferbar ab                                    | 06.03.2026                            |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 85x85x40                              |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                   |
| Werkstoff                                       | Polyethylen Eco                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 4,446 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0592 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |



# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten A 11, EcoLine

Artikelnummer: 2000344



### Abmessungen

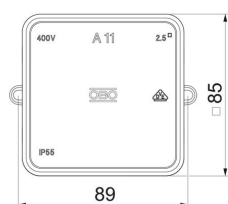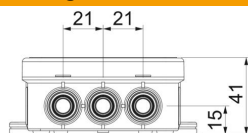

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 85 mm |
| Breite | 85 mm |
| Höhe   | 40 mm |

### Technische Daten

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anreihbar                          | ja                                                   |
| Anzahl der Einführungen            | 12                                                   |
| Art der Einführung                 | Kabel                                                |
| Art der Einführung                 | Kabel                                                |
| Art der Gehäusedurchführung        | Vorprägung                                           |
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$ | 690 V                                                |
| Bestückung                         | ohne                                                 |
| Deckel                             | nicht transparent                                    |
| Deckelbefestigung                  | aufrastend                                           |
| Einführung von Hinten              | nein                                                 |
| Einführungen                       | 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm         |
| Explosionsgeprüfte Ausführung      | nein                                                 |
| flammwidrig                        | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form                               | quadratisch                                          |
| Funktionserhalt                    | ohne                                                 |
| für Ex-Zone                        | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Gas                    | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Staub                  | ohne                                                 |
| für Rohrdurchmesser                | 14 mm                                                |
| Halogenfrei                        | ja                                                   |
| Lichte Innenmaße                   | 75x75x35 mm                                          |
| Max. Leiterquerschnitt             | 2,5 mm²                                              |
| Mit Abschirmung                    | nein                                                 |
| Mit Deckel                         | ja                                                   |
| Montage im Erdreich                | nein                                                 |
| Montage unter Wasser               | nein                                                 |
| Montageart                         | Wand-/ Deckenmontage                                 |
| Nennquerschnitt min.               | 2,5 mm²                                              |
| Nennspannung                       | 690 V                                                |
| Plombierbar                        | nein                                                 |
| Schutzart                          | IP55                                                 |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 45 °C                                                |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -5 °C                                                |
| Transparenter Deckel               | nein                                                 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten A 11, EcoLine

Artikelnummer: 2000344



### Technische Daten

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Vergießbar                | nein |
| Vergussmasse mitgeliefert | nein |
| Witterungsbeständig       | nein |