

Technisches Datenblatt

UP Unterputz-Gerätedose 46

Artikelnummer: 2003711



Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.

- 4 x 3 Schraubdomme
- Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
- 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
- 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden

Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2003711
Typ	UG 46-LKG
Bezeichnung 1	UP Gerätedose
Bezeichnung 2	Großpackung, 350 Stück
Hersteller	OBO
Dimension	Ø60mm, H46mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	350
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,93 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0676 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

UP Unterputz-Gerätedose 46

Artikelnummer: 2003711



Abmessungen

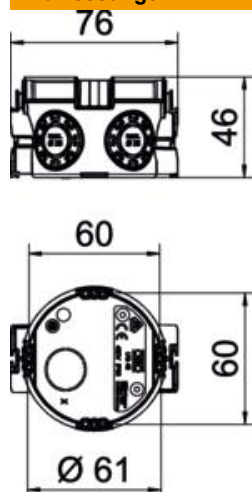

Höhe	46 mm
------	-------

Technische Daten

Anzahl der Einführungen	7
Ausführung	Einzel
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte	Schrauben oder Spreizkrallen
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
Einführung von Hinten	ja
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rund
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm	6
Mit Nagellasche	nein
Mit Schrauben	nein
Montageart	Unterputz
Nennquerschnitt max.	2,5 mm ²
Nennquerschnitt min.	1,5 mm ²
Rohreinführungen Ø 20 mm	1
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Luftdicht	nein
Bemessungsspannung	400 V