

# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Wandauslassdose

Artikelnummer: 2003732



Unterputz-Wandauslassdose zur Einzelkabelverlegung. Ovale Form, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 35 mm.

- 2 Einführungen bis Ø 20 mm
- 1 Kombi-Einführung Ø 10 und 20 mm
- 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden



PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2003732
Typ	UG 30-WA-D
Bezeichnung 1	UP Wandauslassdose
Bezeichnung 2	mit Deckel
Lieferbar ab	01.10.2021
Hersteller	OBO
Dimension	Ø2x35mm, H35
Farbe	tiefschwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0932 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Wandauslassdose


**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 2003732

### Abmessungen

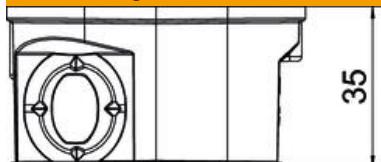

Länge	65 mm
Breite	35 mm
Höhe	35 mm

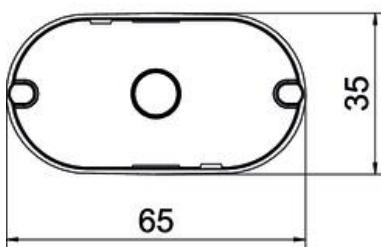

### Technische Daten

Anzahl der Einführungen	4
Art der Einführung	NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung	Ausbrechöffnung
Ausführung	sonstige
Bauform	Wandauslassdose
Deckel	weiß
Deckelbefestigung	aufrastend
Einführung von Hinten	ja
flammwidrig	nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Form	sonstige
für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	ja
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Mit Nagellasche	nein
Mit Schrauben	nein
Nennquerschnitt max.	2,5 mm²
Nennquerschnitt min.	1,5 mm²
Rohreinführungen Ø 20 mm	4
Schlagfest	nein
Schutzart	IP30
Luftdicht	nein
Bemessungsspannung	400 V