

 
# Technisches Datenblatt

## Universaldeckel

Artikelnummer: 2003748



Universaldeckel für Unterputz- und Hohlwanddose. Mit Bohrungen, Lochabstand 60 mm für Gerätedose und Geräte-Verbindungsdoe, Schrauben versenkbar. Aufgerauter Oberfläche.



**PC/ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	2003748
Typ	ZA 60-D
Bezeichnung 1	Universaldeckel
Lieferbar ab	01.10.2021
Hersteller	OBO
Dimension	Ø84mm
Farbe	weiß
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0445 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt
 
## Universaldeckel


Artikelnummer: 2003748

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Höhe | 1,8 mm

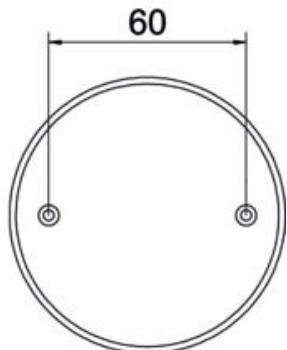

### Technische Daten

Befestigungsart	Schrauben
flammwidrig	nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C
Form	rund
Halogenfrei	ja
Mit Schrauben	nein