

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 06 mit Hutprofilschiene

Artikelnummer: 2005092



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	2005092
Typ	X06 R LGR-TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit TR Deckel, Schiene 2069
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x86
Farbe	grau / transparent
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6733 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 06 mit Hutprofilschiene


Artikelnummer: 2005092



Abmessungen

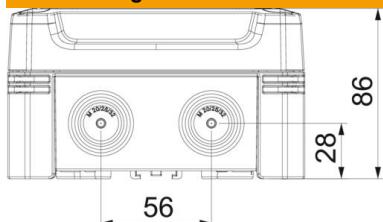

Länge	151 mm
Breite	117 mm
Höhe	86 mm

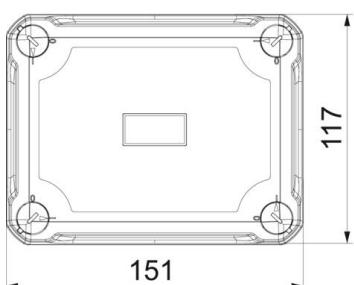

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	8
Art der Einführung	Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui	750 V
Bestückung	Tragschiene
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	nein
Einführungen	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Glasfaser verstärkt	ja
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	137x105x68 mm
Max. Leiterquerschnitt	6 mm ²
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max.	6 mm ²
Nennquerschnitt min.	2,5 mm ²
Nennspannung	750 V
Plombierbar	ja
Schlagfest	ja
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 06 mit Hutprofilschiene

Artikelnummer: 2005092



Technische Daten

Temperaturbereich min.	-5 °C
Transparenter Deckel	ja
Witterungsbeständig	ja