

# Technisches Datenblatt

## Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene

Artikelnummer: 2005490



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



**PC** Polycarbonat

### Stammdaten

Artikelnummer	2005490
Typ	X06C R LGR
Bezeichnung 1	Leergehäuse
Bezeichnung 2	mit Schiene 2069
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x86
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,5227 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene


Artikelnummer: 2005490



### Abmessungen

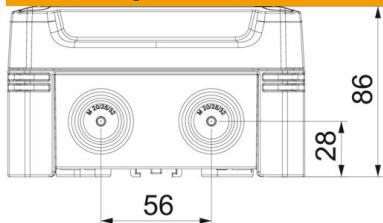

Länge	151 mm
Breite	117 mm
Höhe	86 mm

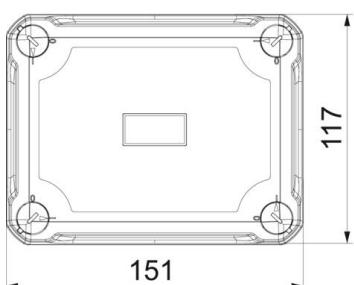

### Technische Daten

Anbaumöglichkeit	nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Form	rechteckig
Geeignet für Außenanwendung	ja
Lichte Innenmaße	137x105x68 mm
Mit Deckel	ja
Montageart	Aufputz
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Schutzklasse	II
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C
Witterungsbeständig	ja