

Technisches Datenblatt

Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene

Artikelnummer: 2005560



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 2005560 |
| Typ | X06C R LGR-TR |
| Bezeichnung 1 | Leergehäuse |
| Bezeichnung 2 | mit TR Deckel, Schiene 2069 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 150x116x86 |
| Farbe | grau / transparent |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 37,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7376 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene


Artikelnummer: 2005560



Abmessungen



| | |
|--------|--------|
| Länge | 151 mm |
| Breite | 117 mm |
| Höhe | 86 mm |

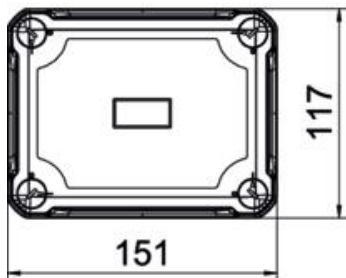

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anbaumöglichkeit | nein |
| Bestückung | Tragschiene |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Form | rechteckig |
| Geeignet für Außenanwendung | ja |
| Lichte Innenmaße | 137x105x68 mm |
| Mit Deckel | ja |
| Montageart | Aufputz |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzgrad IK-Code | IK09 |
| Schutzklasse | II |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Transparenter Deckel | ja |
| Witterungsbeständig | ja |