


Technisches Datenblatt

Unterteil Kabelabzweigkasten, mit Befestigungselement



Artikelnummer: 2006010

Steckbares Unterteil Kabelabzweigkasten mit Universal-Befestigungselement zur Montage an Kabelrinnen. Unbestückt, ohne Deckel. Halogenfreies Material und UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.

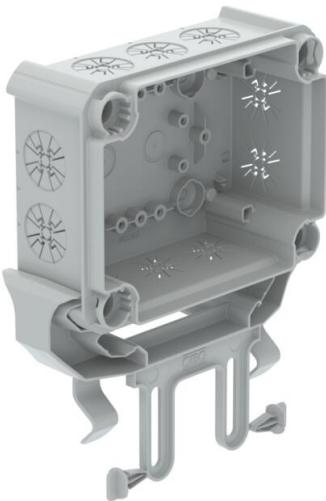

PP/
GF Polypropylen, glasfaserverstärkt

Stammdaten

Artikelnummer	2006010
Typ	UT01+SB BE
Bezeichnung 1	Steckbarer Abzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Befestigungselement
Hersteller	OBO
Dimension	201x165x67
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen, glasfaserverstärkt
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15,18 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5595 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Unterteil Kabelabzweigkasten, mit Befestigungselement



Artikelnummer: 2006010

Abmessungen

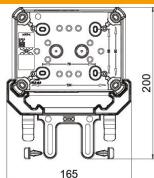

Länge	201 mm
Breite	165 mm
Höhe	67 mm

Technische Daten

Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	nicht zutreffend
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	10
Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig	nein nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Mit Abschirmung	ja
Mit Deckel	nein
Montage im Erdreich	nein
Montage unter Wasser	nein
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	10 mm ²
Nennspannung	500 V
Plombierbar	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein
Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten	ohne