

Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006040



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit 8 Ausbrechöffnungen für Anschlussbuchsen von Wieland und Wago, 3- bis 5-polig. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2006040
Typ	D01 L
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel
Bezeichnung 2	für Abzweigkasten, unbestückt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x39
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,042 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006040



Abmessungen

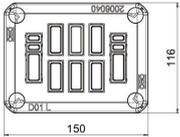

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	39 mm

Technische Daten

Anreihbar	nein
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	geeignet für Snap-in-Anschluss technik (herstellerspezifisch)
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Mit Anschlussleitung	nein
Schutzart	IP30