

# Technisches Datenblatt

## Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006042

**OBO**  
BETTERMANN



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 2 Wieland GST18-Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2006042
Typ	D01 2x3p WD
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel
Bezeichnung 2	für Abzweigkästen, bestückt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x60
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3127 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006042

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

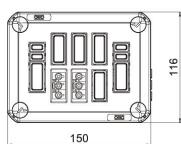

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	60 mm

### Technische Daten

Anzahl der 3-poligen Buchsen	2
Anzahl der 4-poligen Buchsen	0
Anzahl der 5-poligen Buchsen	0
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	geeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch)
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30