

# Technisches Datenblatt

## Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006080



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit 6 Ausbrechöffnungen für Anschlussbuchsen von Wieland und Wago, 3- bis 5-polig. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2006080
Typ	D02 L
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel
Bezeichnung 2	für Abzweigkasten, unbestückt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x39
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,27 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3077 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006080



### Abmessungen

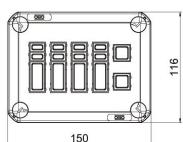

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	39 mm

### Technische Daten

Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	geeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch)
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30