

Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006082



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 4 Wieland GST18-Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2006082
Typ	D02 3x3p+1x4p WD
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel
Bezeichnung 2	für Abzweigkasten, bestückt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x60
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3124 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006082



Abmessungen

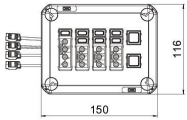

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	60 mm

Technische Daten

Anzahl der 3-poligen Buchsen	3
Anzahl der 4-poligen Buchsen	1
Anzahl der 5-poligen Buchsen	0
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	geeignet für Snap-in-Anschluss technik (herstellerspezifisch)
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30