

Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, OBO WINSTA MIDI

Artikelnummer: 2006096



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 2 Wago WINSTA MIDI Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2006096
Typ	D02 2x5p DALI WG
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel
Bezeichnung 2	für Abzweigkästen, bestückt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x60
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3124 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, OBO WINSTA MIDI

Artikelnummer: 2006096



Abmessungen

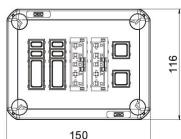

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	60 mm

Technische Daten

Anzahl der 3-poligen Buchsen	0
Anzahl der 4-poligen Buchsen	0
Anzahl der 5-poligen Buchsen	2
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	geeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch)
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30