

# Technisches Datenblatt

## Steckbarer Deckel, bestückt, Modul 45

Artikelnummer: 2006116

**OBO**  
BETTERMANN



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 2 Modul 45-Steckdosen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2006116
Typ	D03 2MSD WS
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel
Bezeichnung 2	für Abzweigkästen, bestückt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x60
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6109 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Steckbarer Deckel, bestückt, Modul 45

Artikelnummer: 2006116



### Abmessungen

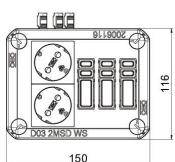

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	60 mm

### Technische Daten

Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	Deckel mit Steckdosen
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30