

Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006136

OBO
BETTERMANN



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit Ausbrechöffnungen für mehrpolige Stecksysteme oder DATA-Systeme auf Keystone-Basis. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



PC Polycarbonat

Stammdaten	
Artikelnummer	2006136
Typ	D05
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel, hoch
Bezeichnung 2	für Abzweigkästen
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x39
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,64 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006136

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

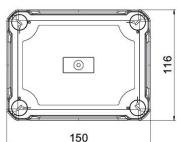

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	39 mm

Technische Daten

Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	Blinddeckel
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
Mit Anschlussleitung	nein
Schutzart	IP66