

Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006284



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit Ausbrechöffnungen für mehrpolige Stecksysteme oder DATA-Systeme auf Keystone-Basis. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2006284
Typ	D06 SW
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel, Standard
Bezeichnung 2	für Abzweigkasten, schwarz
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x22
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	40
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,574 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006284



Abmessungen

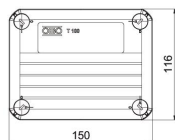

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	22 mm

Technische Daten

Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	Blinddeckel
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
Mit Anschlussleitung	nein
Schutzart	IP66