

# Technisches Datenblatt

**Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, transparenter hoher Deckel**  
**Artikelnummer: 2007778**

**OBO**  
BETTERMANN



Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien.

Inklusive Huprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102. Lichte Innenmaße: 267x182x127 mm



**PP/  
PC** Polypropylen / Polycarbonat

## Stammdaten


Artikelnummer	2007778
Typ	T 350 OE HD TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten geschlossen
Bezeichnung 2	mit hohem transparentem Deckel
Hersteller	OBO
Dimension	285x201x139
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	68,66 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,1446 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, transparenter hoher Deckel  
Artikelnummer: 2007778

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

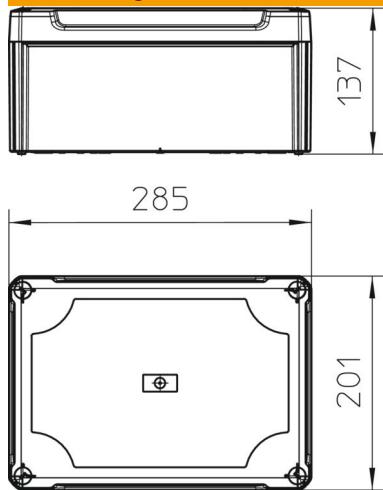

Länge	285 mm
Breite	201 mm
Höhe	137 mm

## Technische Daten

Anreihbar	ja
Art der Einführung	keine
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	keine
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaser verstärkt	ja
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	267x182x127 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	35 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, transparenter hoher Deckel

Artikelnummer: 2007778



## Technische Daten

Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein