

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, Klemmleiste, Gießharz

Artikelnummer: 2010007



Set bestehend aus Kabelabzweigkasten T 60 mit Klemmleiste, Gießharz und einem Paar Einweghandschuhen. 2-Komponenten-Gießharz im Mischbeutel zum Schutz der Elektroinstallation vor Feuchtigkeit gemäß Schutzklasse IP 68 und mechanischen Belastungen.

Das Gießharz hat eine niedrige Aushärtungstemperatur und eine Verarbeitungstemperatur von 0-35 °C. Enthaltene Gießharzmenge entspricht dem Kastenvolumen.

Die Verarbeitungszeit des Gießharzes beträgt bei 5°C 40 Minuten und verürzt sich bei z.B. 35°C auf 20 Minuten.

Bei Lagerung im Aluminiumbeutel und einer Umgebungstemperatur von 15 bis 30 °C ist das Gießharz für 24 Monate haltbar.

1 x Kabelabzweigkasten T 60

1 x Klemmleiste

1 x Gießharzmischbeutel

1 Paar Einweghandschuhe



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2010007
Typ	T 60 hars
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	Klemmleiste, Gießharz
Hersteller	OBO
Dimension	114x114x57
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	64 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,632 kg CO2e / 1 Stück


 
Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, Klemmleiste,
Gießharz

Artikelnummer: 2010007



Abmessungen

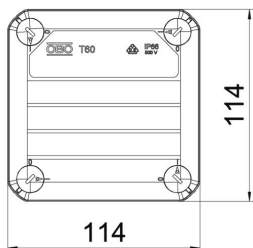

Länge	114 mm
Breite	114 mm
Höhe	57 mm

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	7
Art der Einführung	Einsteckdichtung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	7 x M25
Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig	nein nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	100x100x48 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	6 mm ²
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP68
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparenter Deckel	nein
Vergießbar	ja
Vergussmasse mitgeliefert	ja

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, Klemmleiste,
Gießharz

Artikelnummer: 2010007



Technische Daten

Witterungsbeständig	nein
---------------------	------