

# Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Artikelnummer: 2013009



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.



PE Polyethylen

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2013009                  |
| Typ                                 | 106 FL M25 9 39          |
| Bezeichnung 1                       | Flachkabelverschraubung  |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | M25                      |
| Farbe                               | steingrau; RAL 7030      |
| Werkstoff                           | Polyethylen              |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 1,816 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0767 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Artikelnummer: 2013009



## Abmessungen

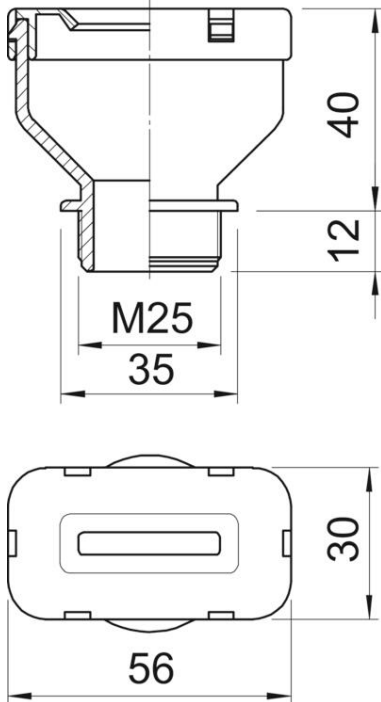

|        |        |
|--------|--------|
| Maß A  | 30 mm  |
| Maß B  | 56 mm  |
| Maß D  | 35 mm  |
| Maß G  | M25 mm |
| Maß L  | 52 mm  |
| Maß L1 | 12 mm  |
| Maß L2 | 40 mm  |

## Technische Daten

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Art der Dichtung          | Dichtring |
| Ausführung                | gerade    |
| Biegeschutz               | ja        |
| explosionsgeschützt       | nein      |
| Flachkabel/Breite max.    | 39 mm     |
| Flachkabel/Breite min.    | 36 mm     |
| Flachkabel/Stärke max.    | 9 mm      |
| Flachkabel/Stärke min.    | 7 mm      |
| Flachkabelverschraubung   | ja        |
| für Ex-Zone               | ohne      |
| Gewinde                   | M25       |
| Gewindeart                | metrisch  |
| Glasfaserverstärkt        | nein      |
| Mehrfach Dichteinsatz     | nein      |
| Mit Gegenmutter           | nein      |
| Schlagfest                | nein      |
| Schutzart                 | IP31      |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein      |