

# Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Artikelnummer: 2013012



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stützendichtring 107/F.



**PE** Polyethylen

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2013012                               |
| Typ                                             | 106 FL M25 12 35                      |
| Bezeichnung 1                                   | Flachkabelverschraubung               |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | M25                                   |
| Farbe                                           | steingrau; RAL 7030                   |
| Werkstoff                                       | Polyethylen                           |
| Kleinste VK-Einheit                             | 25                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 2,63 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0801 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Artikelnummer: 2013012



## Abmessungen

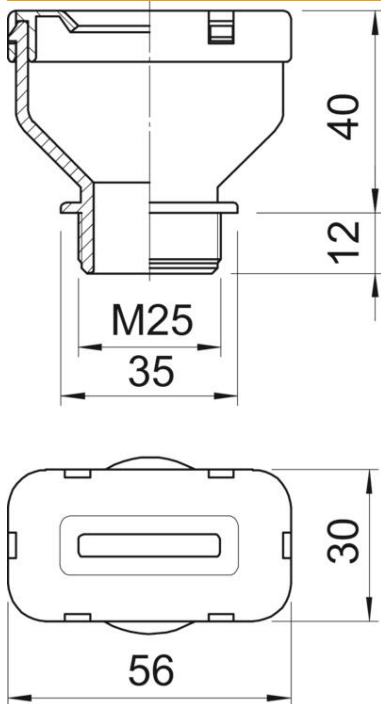

|        |        |
|--------|--------|
| Maß A  | 30 mm  |
| Maß B  | 56 mm  |
| Maß D  | 35 mm  |
| Maß G  | M25 mm |
| Maß L  | 52 mm  |
| Maß L1 | 12 mm  |
| Maß L2 | 40 mm  |

## Technische Daten

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Art der Dichtung          | Dichtring |
| Ausführung                | gerade    |
| Biegeschutz               | ja        |
| explosionsgeschützt       | nein      |
| Flachkabel/Breite max.    | 35 mm     |
| Flachkabel/Breite min.    | 31 mm     |
| Flachkabel/Stärke max.    | 12 mm     |
| Flachkabel/Stärke min.    | 9 mm      |
| Flachkabelverschraubung   | ja        |
| für Ex-Zone               | ohne      |
| Gewinde                   | M25       |
| Gewindeart                | metrisch  |
| Glasfaserverstärkt        | nein      |
| Mehrfach Dichteinsatz     | nein      |
| Mit Gegenmutter           | nein      |
| Schlagfest                | nein      |
| Schutzart                 | IP31      |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein      |