

Technisches Datenblatt

Einschnittring

Artikelnummer: 2029138



Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.

Pg

NBR
SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029138
Typ	107 B PG13.5
Bezeichnung 1	Einschnittring
Hersteller	OBO
Dimension	PG13,5
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,172 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0073 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Einschnittring

Artikelnummer: 2029138

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

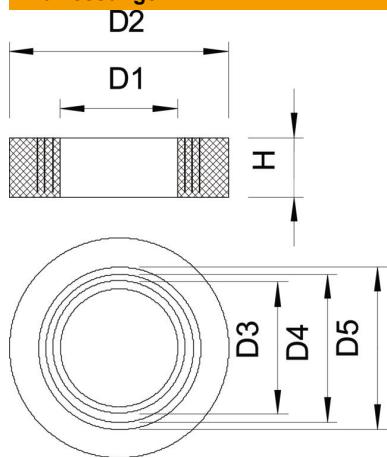

Maß D1	7,5 mm
Maß D2	18,3 mm
Maß D3	10 mm
Maß D4	12,5 mm
Maß D5	15 mm
Maß H	6 mm

Technische Daten

Dichtbereich D max.	12,5 mm
Dichtbereich D min.	7,5 mm
Größe	Pg 13,5
Größe	M20