

# Technisches Datenblatt

## Einschnittring

Artikelnummer: 2029294



Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.

Pg

**NBR** Kautschuk-Mischung  
**SBR**

### Stammdaten

Artikelnummer	2029294
Typ	107 B PG29
Bezeichnung 1	Einschnittring
Hersteller	OBO
Dimension	PG29
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,803 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0325 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Einschnittring

Artikelnummer: 2029294

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen	
Maß D1	18 mm
Maß D2	34,7 mm
Maß D3	21 mm
Maß D4	24 mm
Maß D5	27 mm
Maß H	9,5 mm

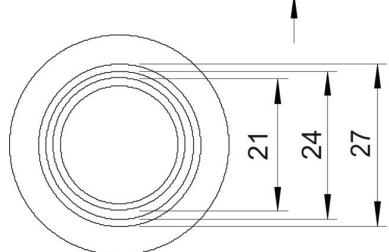

Technische Daten	
Dichtbereich D max.	27 mm
Dichtbereich D min.	18 mm
Größe	Pg 29
Größe	M32