

Technisches Datenblatt

Einschnittring

Artikelnummer: 2029480



Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.

Pg

NBR
SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029480
Typ	107 B PG48
Bezeichnung 1	Einschnittring
Hersteller	OBO
Dimension	PG48
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,615 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,118 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Einschnittring


Artikelnummer: 2029480

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

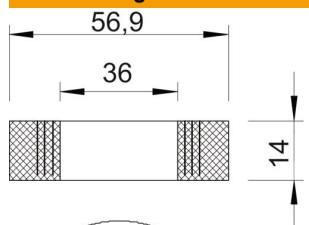

Maß D1	36 mm
Maß D2	56,9 mm
Maß D3	39 mm
Maß D4	42 mm
Maß D5	45 mm
Maß H	14 mm

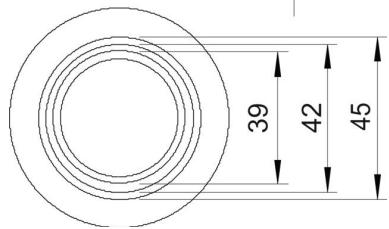

Technische Daten

Dichtbereich D max.	45 mm
Dichtbereich D min.	36 mm
Größe	Pg 48
Größe	M63