


# Technisches Datenblatt

## Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Artikelnummer: 2030032

**OBO**  
BETTERMANN

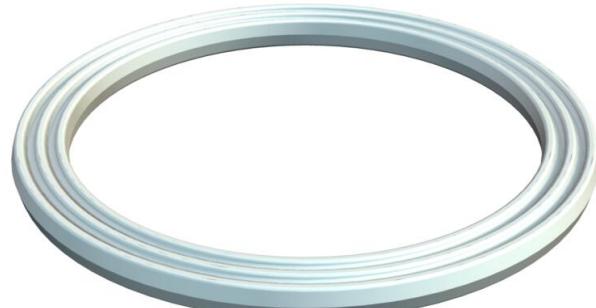

 M


 PE Polyethylen

Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.

### Stammdaten

Artikelnummer	2030032
Typ	107 F M63 PE
Bezeichnung 1	Anschlussgewindedichtring
Hersteller	OBO
Dimension	M63
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,29 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0157 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

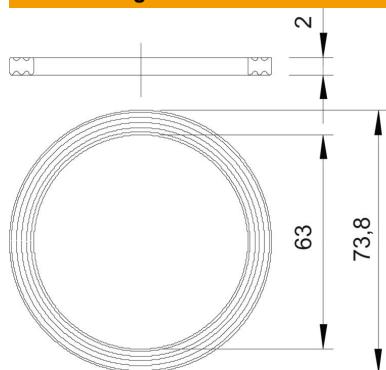

Maß D1	73,8 mm
Maß D2	63 mm
Maß t	2 mm

# Technisches Datenblatt

## Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Artikelnummer: 2030032



### Technische Daten

Ausführung	Flachdichtring
Geeignet für Gewindemaß metrisch	63
Innendurchmesser	63 mm