


Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030675

OBO
BETTERMANN

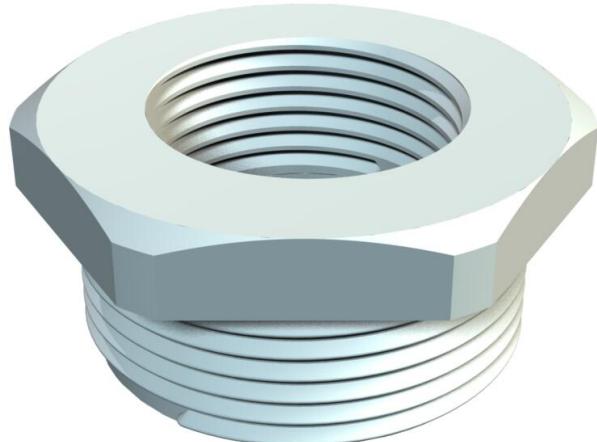

Fluor
CFC
HALOGENFREI

CE M

PA Polyamid

Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.

Stammdaten

Artikelnummer	2030675
Typ	107 R M63-50 PA
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	M63-M50
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1167 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde


Artikelnummer: 2030675

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

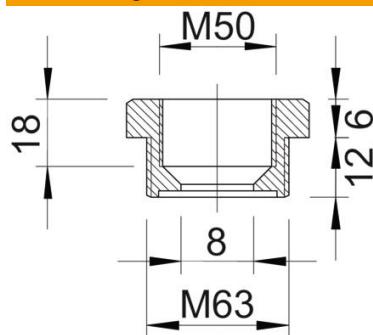

Maß E	75 mm
Maß L	18 mm
Maß L1	12 mm
Maß L2	6 mm
Maß L3	18 mm

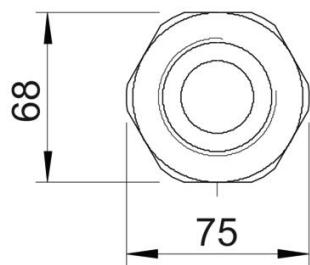

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengewinde	metrisch
Gewindelänge	12 mm
Gewindemaß metrisch Außen	63
Gewindemaß metrisch Innen	50
Halogenfrei	ja
Schlüsselweite	68
Vermickt	nein