

Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2033429



Verschlusschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.



PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	2033429
Typ	108 PG42
Bezeichnung 1	Verschlusschraube
Hersteller	OBO
Dimension	PG42
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,479 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0643 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde




Artikelnummer: 2033429

Abmessungen

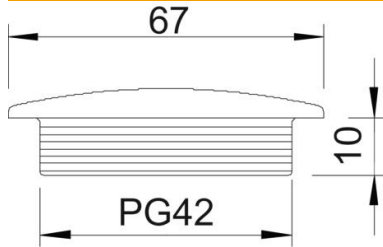

Maß D	67 mm
Maß L	10 mm

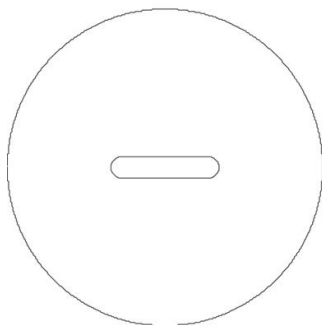

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 42
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	42
Gewindesteigung	1,59 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	4,5 Nm
Schlagfest	ja
Schutzart	IP54