

# Technisches Datenblatt

## Verschlusschraube, PG-Gewinde

### Artikelnummer: 2033488

**OBO**  
BETTERMANN



Verschlusschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.

Floroflex  
HALOGENFREI

CE UK Pg IP 54

PS Polystyrol

#### Stammdaten

Artikelnummer	2033488
Typ	108 PG48
Bezeichnung 1	Verschlusschraube
Hersteller	OBO
Dimension	PG48
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,832 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,078 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Verschlusschraube, PG-Gewinde


Artikelnummer: 2033488

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

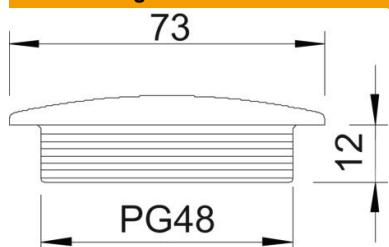

Maß D	73 mm
Maß L	12 mm

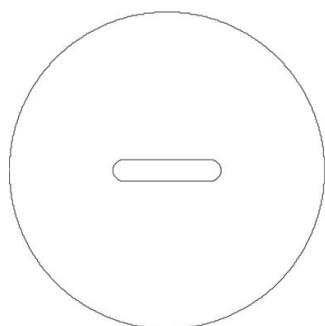

### Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 48
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	48
Gewindesteigung	1,59 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	5 Nm
Schlagfest	ja
Schutzart	IP54