

Technisches Datenblatt

Gegenmutter, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2043076



Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.

Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!



PS Polystyrol

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 2043076 |
| Typ | 116 PG 7 |
| Bezeichnung 1 | Gegenmutter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | PG7 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,099 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0046 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Gegenmutter, PG-Gewinde


Artikelnummer: 2043076

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



| | |
|-------|-------|
| Maß E | 21 mm |
| Maß L | 5 mm |

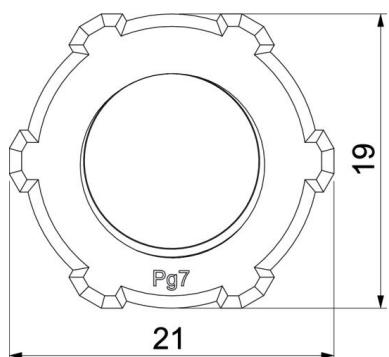

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------|
| Gewinde | Pg 7 |
| Gewindeart | PG |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 7 |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfest | ja |
| Schlüsselweite | 19 |