

Technisches Datenblatt

Edelstahl-Muffe V4A



Artikelnummer: 2046772

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit grätfreier Innenwand.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	2046772
Typ	SV25W A4
Bezeichnung 1	Edelstahlverbindungsleitung
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø25mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2241 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Edelstahl-Muffe V4A

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 2046772

Abmessungen

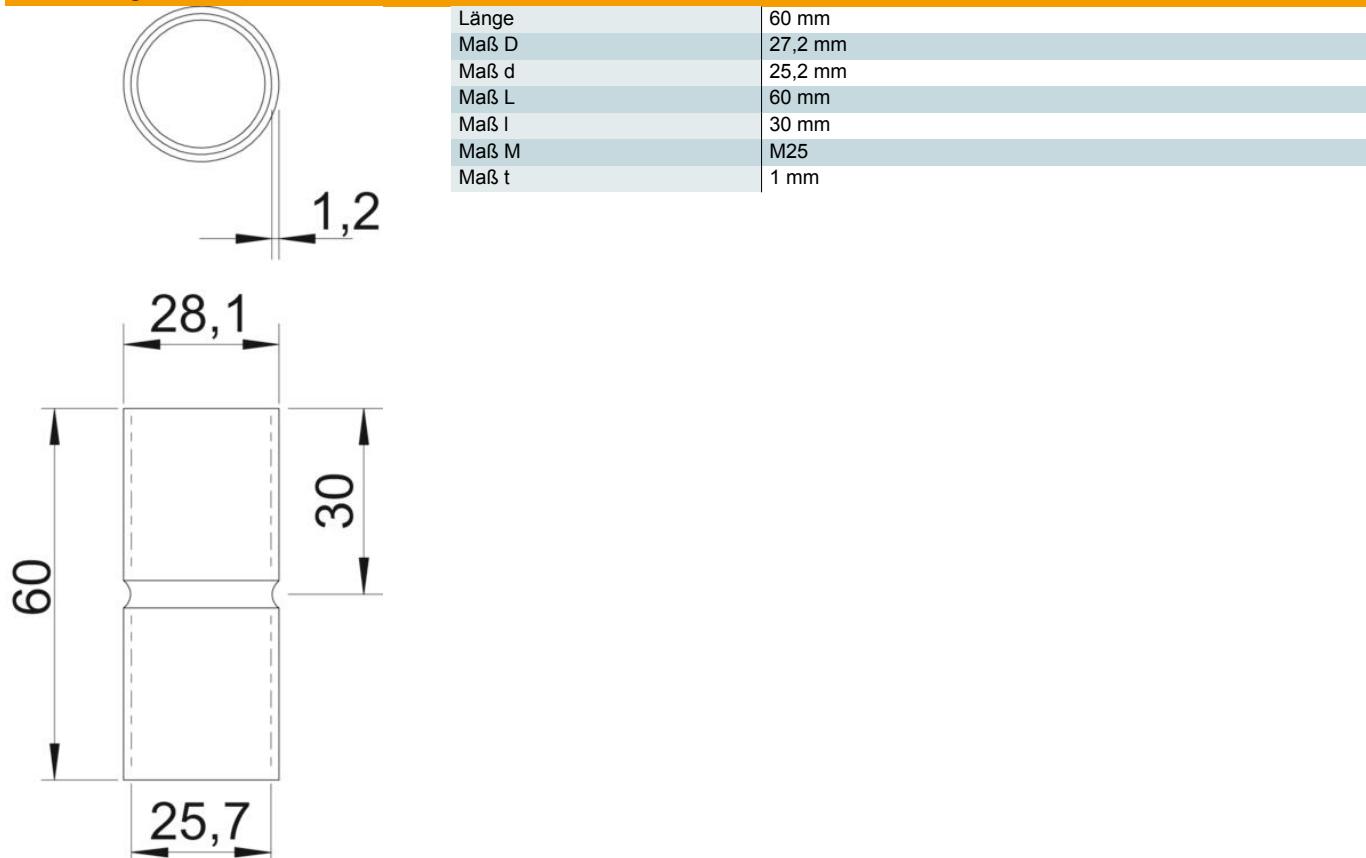

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	25 mm
Größe	25
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein