

# Technisches Datenblatt

## Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046854



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsröhren. Mit grätfreier Innenwand.



Stahl

galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	2046854
Typ	SV16W G
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø16mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0715 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde


Artikelnummer: 2046854

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

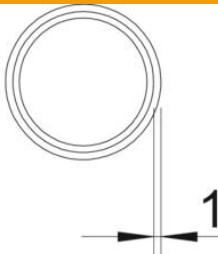

Länge	50 mm
Maß D	18,6 mm
Maß d	16,6 mm
Maß L	50 mm
Maß I	25 mm
Maß M	M16
Maß t	1 mm

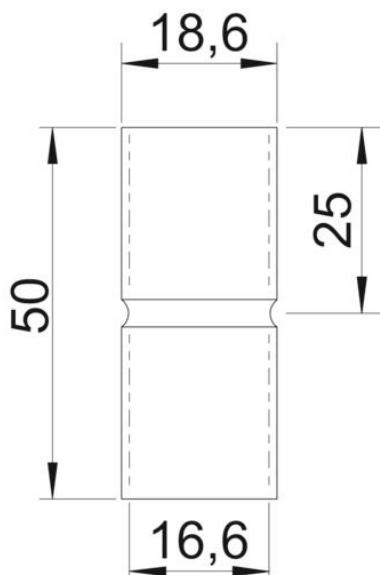

### Technische Daten

Ausführung für Rohrdurchmesser	Steck 16 mm
Größe	16
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	400 °C
Temperaturbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein