

Technisches Datenblatt

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau

Artikelnummer: 2047839

OBO
BETTERMANN



Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.



PE Polyethylen

Stammdaten	
Artikelnummer	2047839
Typ	129 TB M25
Bezeichnung 1	Rohrendtülle, teilbar
Bezeichnung 2	metrisch
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0181 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau

Artikelnummer: 2047839

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

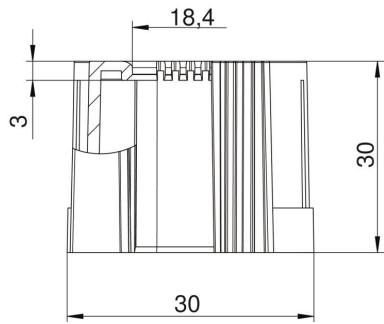

Maß D1	30 mm
Maß D2	18,4 mm
Maß L1	30 mm
Maß L2	3 mm

Technische Daten

Ausführung für Rohrdurchmesser	Steck 25 mm
Größe	M25
Halogenfrei	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein