

Technisches Datenblatt

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau

Artikelnummer: 2047898



Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.



PE Polyethylen

Stammdaten

Artikelnummer	2047898
Typ	129 TB M63
Bezeichnung 1	Rohrendtülle, teilbar
Bezeichnung 2	metrisch
Hersteller	OBO
Dimension	M63
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,14 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0449 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau

Artikelnummer: 2047898



Abmessungen

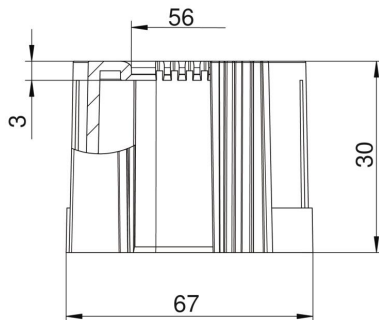

Maß D1	67 mm
Maß D2	56 mm
Maß L1	30 mm
Maß L2	3 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	63 mm
Größe	M63
Halogenfrei	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein