


Technisches Datenblatt

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakte, 12 Klemmstellen

Artikelnummer: 2054086

OBO
BETTERMANN

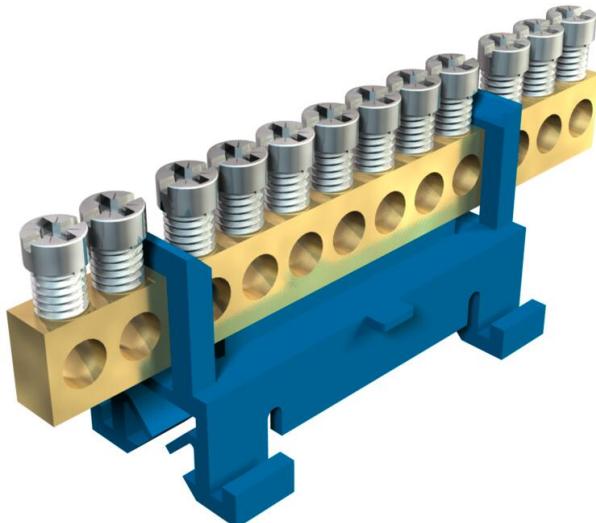

Neutralleiter- Anschlussklemme mit 12 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder Flachbahnen 10 x 2-2,5 mm (längs).



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2054086
Typ	60 N 12x16 BL
Bezeichnung 1	Neutralleiterklemme
Hersteller	OBO
Dimension	12x16mm ²
Farbe	blau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakte, 12 Klemmstellen

Artikelnummer: 2054086

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

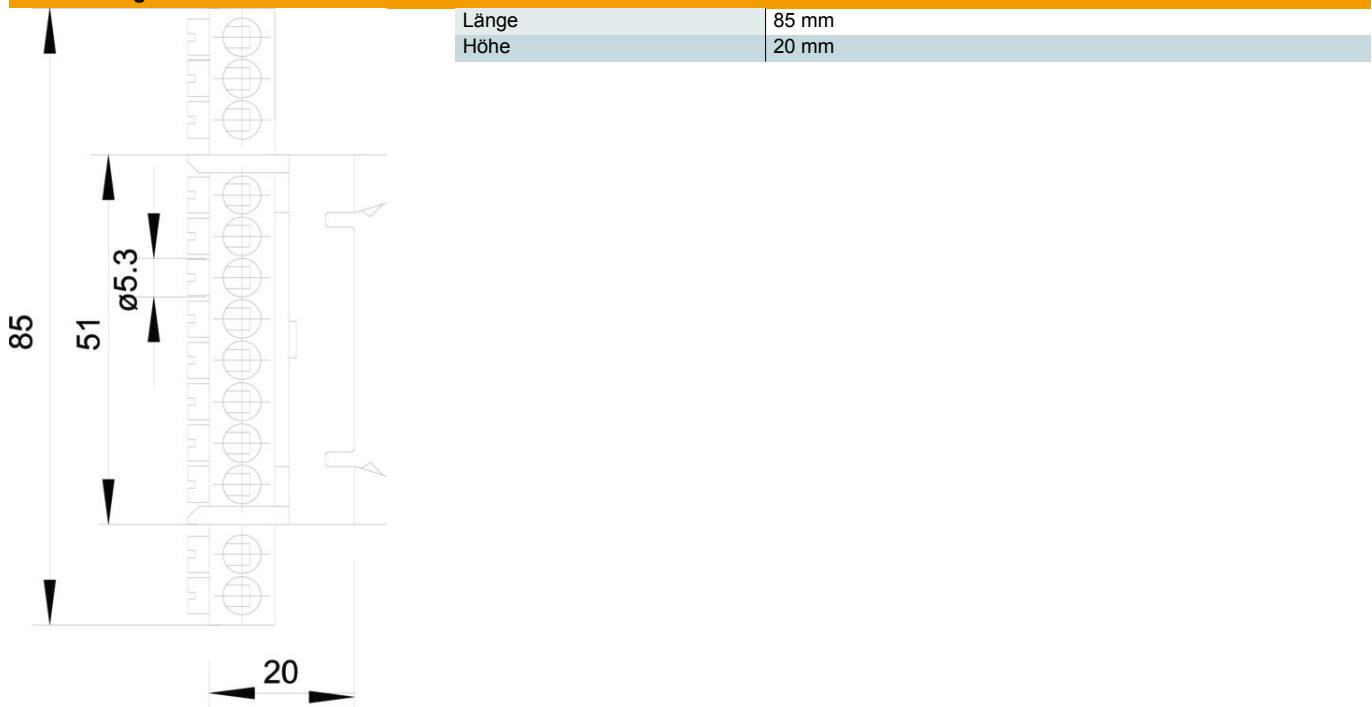

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anzahl der Klemmstellen	12
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	nein
Geeignet für Massivleiter	nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	nein
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennquerschnitt max.	16 mm ²
Nennquerschnitt min.	10 mm ²
Polzahl	12
Querschnitt	12 Klemmstellen bis 16 mm ² mm ²