

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088878



Pg

NBR Nitril-Kautschuk

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.

Stammdaten

Artikelnummer	2088878
Typ	171 PG29
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	PG29
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,035 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0027 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde


Artikelnummer: 2088878

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

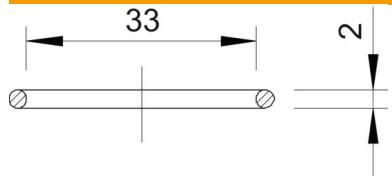

Maß D	33 mm
Maß S	2 mm

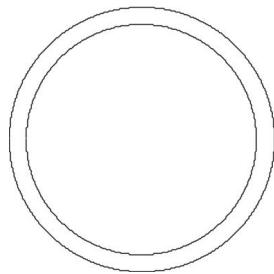

Technische Daten

Ausführung	O-Ring
Geeignet für Gewindemaß PG	29
Innendurchmesser	33 mm