

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088886



Pg

NBR Nitril-Kautschuk

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 2088886 |
| Typ | 171 PG36 |
| Bezeichnung 1 | Dichtring |
| Bezeichnung 2 | O-Ring |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | PG36 |
| Werkstoff | Nitril-Kautschuk |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,045 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0051 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde


Artikelnummer: 2088886

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

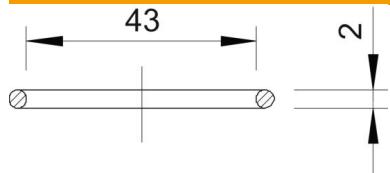

| | |
|-------|-------|
| Maß D | 43 mm |
| Maß S | 2 mm |

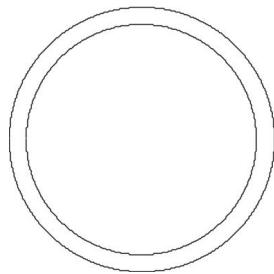

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------|
| Ausführung | O-Ring |
| Geeignet für Gewindemaß PG | 36 |
| Innendurchmesser | 43 mm |