

# Technisches Datenblatt

## Verschlusschraube, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2090616



Verschlusschraube aus Metall mit integriertem Dichtring. Zum Verschließen von nicht genutzten Gewindeöffnungen z. B. in Gehäusen oder Abzweigdos. Mit PG-Gewinde nach DIN EN 46320 oder DIN 40430. Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).



|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>CuZn</b><br>37 | Messing    |
| <b>N</b>          | vernickelt |

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2090616                               |
| Typ                                             | 168 MS PG13 + O                       |
| Bezeichnung 1                                   | Verschlusschraube                     |
| Bezeichnung 2                                   | mit O-Ring                            |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | Ø23x9.5                               |
| Werkstoff                                       | Messing                               |
| Oberfläche                                      | vernickelt                            |
| Oberflächennorm                                 |                                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 100                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 0,011 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0008 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Verschlusschraube, PG-Gewinde



Artikelnummer: 2090616

### Abmessungen

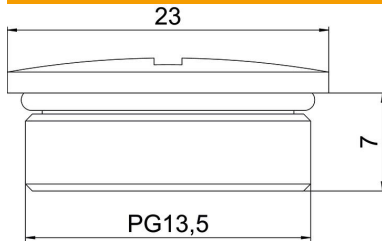

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 23 mm |
| Breite | 23 mm |
| Höhe   | 10 mm |
| Maß D  | 23 mm |
| Maß L  | 7 mm  |

### Technische Daten

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| explosionsgeschützt          | nein    |
| für Ex-Zone Gas              | ohne    |
| für Ex-Zone Staub            | ohne    |
| Gewinde                      | Pg 13,5 |
| Gewindeart                   | PG      |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 13,5    |
| Gewindesteigung              | 1,41 mm |
| Glasfaserverstärkt           | nein    |
| Halogenfrei                  | ja      |
| Schlagfest                   | nein    |
| Schutzart                    | IP68    |