

# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2091607



Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.

\* Preise laut DEL-Notierung.



CE M

CuZn  
37      Messing  
N      vernickelt

Stammdaten	
Artikelnummer	2091607
Typ	169 MS M12
Bezeichnung 1	Gegenmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0059 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2091607

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

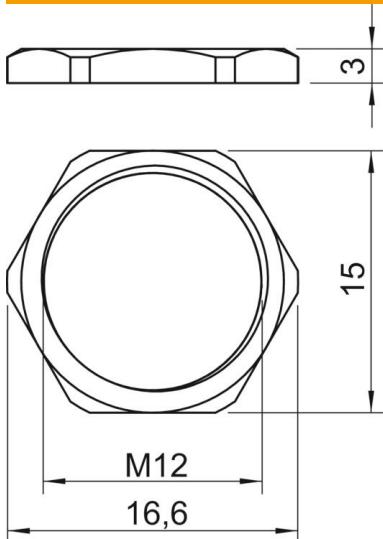

Maß E	16,6 mm
Maß L	3 mm

### Technische Daten

Gewinde	M12 x 1,5
Gewindefart	metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG	12
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	15