

# Technisches Datenblatt

## proQuick-Schelle, signalweiß

Artikelnummer: 2147374

**OBO**  
BETTERMANN



Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.



**PA** Polyamid

Stammdaten	
Artikelnummer	2147374
Typ	PQ-32 SWS
Bezeichnung 1	proQuick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	31,2-35,8mm
Farbe	signalweiß; RAL 9003
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,28 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## proQuick-Schelle, signalweiß

Artikelnummer: 2147374

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

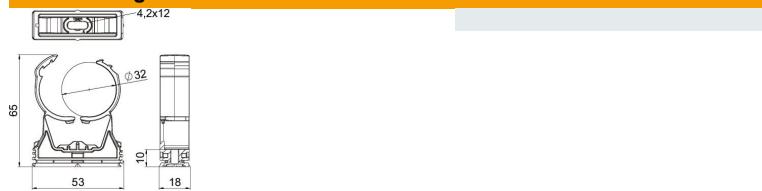

### Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	1 kN
Geschlossen	ja
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Nenngröße	32-35
Rastsystem	ja
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	35,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	31,5 mm
Spannbereich D max.	35,5 mm
Spannbereich D min.	31,5 mm
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C
UV-beständig	ja