

Technisches Datenblatt

Klick-Snap-Schelle

Artikelnummer: 2148501



Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk. Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres schließt und rastet die Schelle selbsttätig ums Rohr.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2148501
Typ	1976 12-15
Bezeichnung 1	Klick-Snap-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	12-15,5mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,245 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0128 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Klick-Snap-Schelle

Artikelnummer: 2148501

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

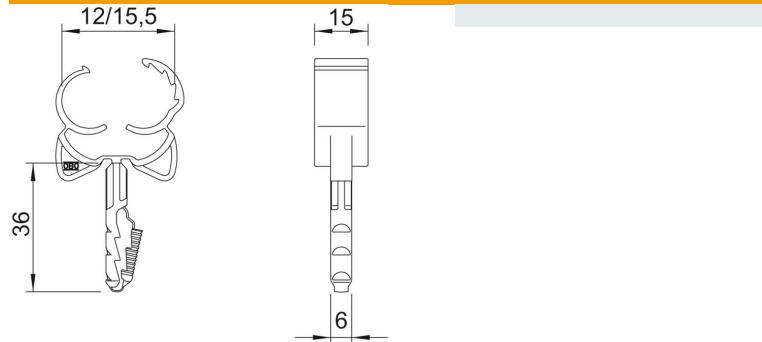

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	40 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Bruchlast in Beton B25	190 N
Halogenfrei	ja
Spannbereich D max.	15,5 mm
Spannbereich D min.	12 mm