

# Technisches Datenblatt

## BKS-Klemmschelle

Artikelnummer: 2148846



Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.



**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2148846
Typ	1973 8-28 LGR
Bezeichnung 1	BKS-Klemmschelle
Hersteller	OBO
Dimension	8-28mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,122 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0075 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## BKS-Klemmschelle

Artikelnummer: 2148846

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

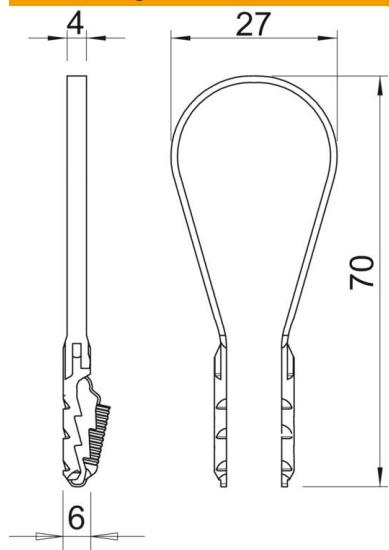

Maß D	27 mm
Maß L	70 mm

### Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Auszugwerte	500 N
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	65 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Halogenfrei	ja
Spannbereich D max.	28 mm
Spannbereich D min.	8 mm